

ZVI-HIGHLIGHT120_24VDC_WEIß

HI-LIGHT-120 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130182

Auf einen Blick

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 120°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller BÜCHNER Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker

Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)

Stromstärke 0,6 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb $\leq 1,3$ A

Elektrische Daten

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 1 ms

Mechanische Daten

Bauform Durchlicht

Abmessungen 127 mm × 127 mm × 20 mm

Höhe 9,5 mm

Material Deckglas Acryl


Gewicht ≤ 355 g

Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Steckerbelegungen

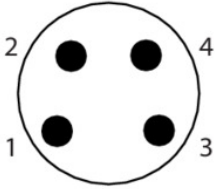

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.