


**Auf einen Blick**

- Kowa Objektiv
- 6 mm
- F 1,4 - 16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount

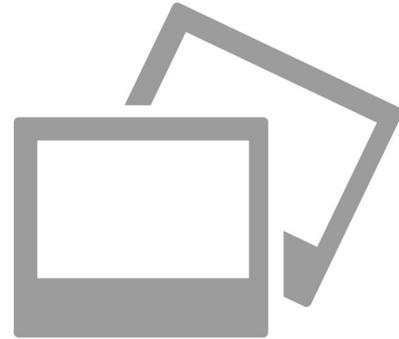

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Kowa

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen Ø 30 mm × 32,8 mm

Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)  
40 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 32,8 mm

Gewicht ≤ 63 g

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2,3 MP

Auflösung Pixel 5 µm

**Objektivdaten**

Brennweite 6 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 2/3"

Blende F1,4 - 16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 81,9 °

Vertikaler Bildwinkel 61,2 °

Diagonaler Bildwinkel 102,9 °

bei Bildformat 6,6 × 8,8 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +45 °C