

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M27, 21-polig



Merkmale

- Kabeldose M27 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Bestellbezeichnung

11034174	Kabeldose M27, 21-polig, ohne Kabel (Z 132.001)
11034175	Kabeldose M27, 21-polig, 2 m Kabel (Z 132.003)
11034176	Kabeldose M27, 21-polig, 5 m Kabel (Z 132.005)
11034177	Kabeldose M27, 21-polig, 10 m Kabel (Z 132.007)

Geeignet für

GA240, GA241


Technische Daten

Betriebsspannung	<300 V
Aderdurchmesser	1,02 ±0,02 mm
Kabellänge	2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp	21x0,14 mm ²
Biegeradius	15 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	8,7 ±0,2 mm
Betriebstemperatur	-25...+105 °C
Werkstoff	Kabelmantel: PVC grau

Zubehör

Stecker und Kabel

Abmessungen

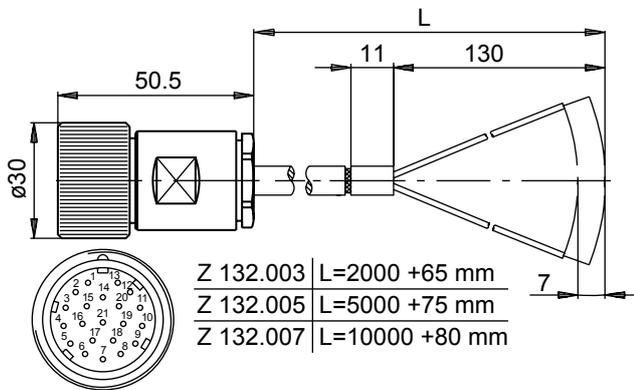

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	violett
Pin 2	weiss/braun
Pin 3	weiss/grün
Pin 4	weiss/gelb
Pin 5	weiss/grau
Pin 6	weiss/rosa
Pin 7	weiss/blau
Pin 8	weiss/rot
Pin 9	weiss/schwarz
Pin 10	braun/grün
Pin 11	braun/gelb
Pin 12	braun/grau
Pin 13	braun/rosa
Pin 14	grün/grau
Pin 15	blau
Pin 16	blau/gelb
Pin 17	braun
Pin 18	rosa
Pin 19	rot
Pin 20	rot/gelb
Pin 21	gelb

Leitungen paarweise verdreht: violett-weiss/braun, weiss/grün-weiss/gelb, weiss/grau-weiss/rosa, weiss/blau-weiss/rot, weiss/schwarz-braun/grün, braun/gelb-braun/grau, blau-rot, braun-rot/gelb, rosa-gelb, braun/rosa-grün/grau-blau/gelb