


Drehmomentstütze - einstellbare Länge

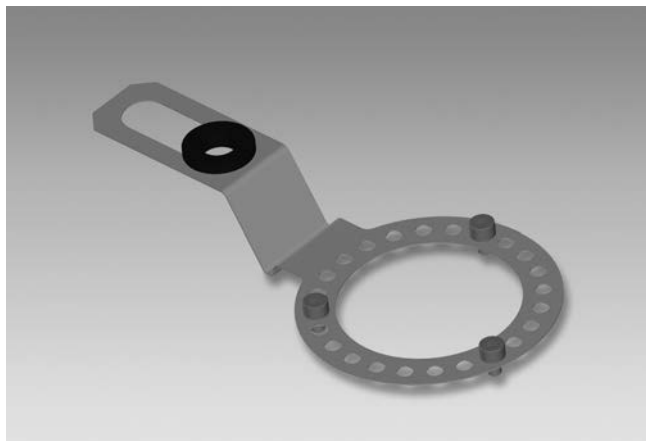

Merkmale

- Schnelle und einfache Montage am Drehgeber. Schützt gegen Überlastung der Lager. Flexible Ausrichtung des Befestigungspunktes.

Bestellbezeichnung

11075692	Drehmomentstütze T3, einstellbare Länge, für Bohrung 1/4" mit Kunststoffclip, Schrauben
11075690	Drehmomentstütze T4, einstellbare Länge, für Bohrung 5/16" mit Kunststoffclip, Schrauben
11071506	Drehmomentstütze T5, einstellbare Länge, für Bohrung 3/8" mit Kunststoffclip, Schrauben
11167978	Drehmomentstütze T6, einstellbare Länge, Kit für Bohrungen 1/4", 5/16" und 3/8" mit Kunststoffclip, Schrauben

Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar, HS35S - Sinus

Abmessungen

