


**Reflex Lichtleiter**

**FUE 025B1003**

 
**Masszeichnung**

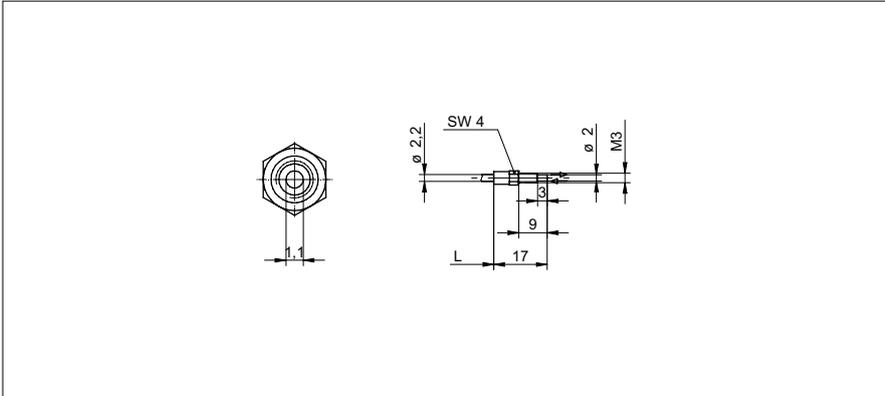

**Allgemeine Daten**

Funktion	Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw	1 ... 25 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,1 ... 1 ms
Kopfart (Lichtleiter)	zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	3 mm
Höhe / Länge (Kopf)	17 mm
Material (Kopf)	Messing
Biegeradius	7,5 mm (stat.) 15 mm (dynam.)
Durchmesser Aussenmantel	2,5 mm
Material Aussenmantel	PUR
Querschnitt Faser	0,5 mm <sup>2</sup>
Material (Lichtleiter)	Glas
Länge (Lichtleiter)	250 mm
Arbeitstemperatur	-25 ... +70 °C

**Foto**



Reichweite/Ansprechzeit:  
Für die definitive Reichweite/Ansprechzeit siehe Tabelle „Passende Lichtleitergeräte“



Passende Lichtleitergeräte	Tastweite Tw (0,1 ms)	Tastweite Tw (0,25 ms)	Tastweite Tw (0,5 ms)	Tastweite Tw (1 ms)
FVDM 15	1 ... 22 mm	-	-	1 ... 25 mm