


My-Com Präzisionsschalter

MY-COM D250/80

Masszeichnung

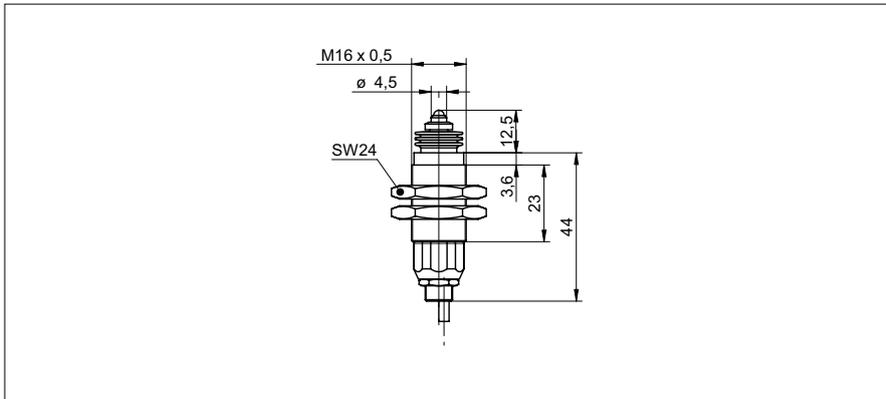

Allgemeine Daten

Wiederholgenauigkeit	< 0,001 mm
Betätigungskraft	250 cN
Mech. Vorlauf / Nachlauf	ca. 1 mm / ca. 1 mm
Messweise	medienberührend
Anfahrriichtung	von vorne und seitlich

Elektrische Daten

Gleichspannung max.	15 VDC
Schaltstrom DC max.	2 mA
Wechselspannung max.	24 VAC
Schaltstrom AC max.	50 mA
Ausgangsschaltung	Öffner (NC) mechanisch

Mechanische Daten

Tastspitze	Stahl gehärtet
Gehäusematerial	Messing brüniert
Baugrösse	16 mm
Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäuselänge	56 mm
Anschlussart	Kabel, 80 cm

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

Foto



Anschlussbild

