


# Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausbldung

**OR18W.GR-11157856**

**Masszeichnung**

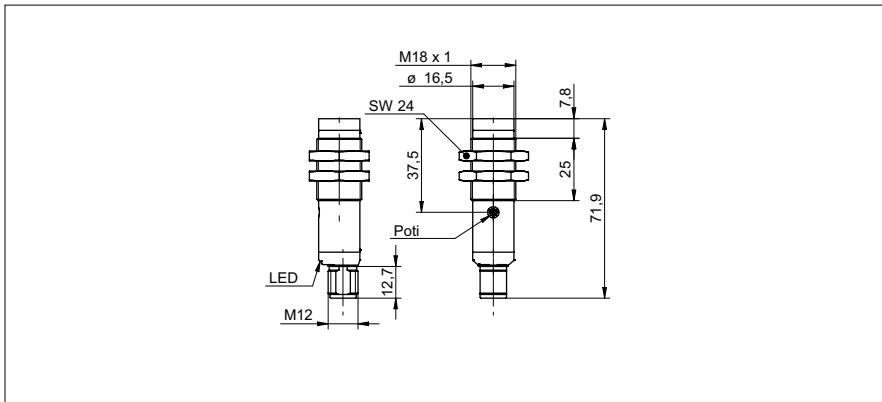

**Allgemeine Daten**

Funktion	Hintergrundausbldung
Spezialausführung	Washdown-Design
Lichtquelle	Rotlicht-Diode gepulst
Tastweite Tw	40 ... 120 mm
Tastbereich Tb	5 ... 120 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Ausgangsanzeige	LED gelb
Tastweiteneinstellung	mechanisch, 4 Umdr.
Wellenlänge	660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	nein

**Elektrische Daten**

Ansprech- / Abfallzeit	< 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	40 mA
Stromaufnahme mittel	30 mA
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung	PNP
Ausgangsstrom	< 100 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

**Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser	18 mm
Höhe / Länge	71,9 mm
Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Stahl rostfrei 1.4404 (V4A), Kunststoff (ABS TERLURAN)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Stecker M12 4-Pol

**Umgebungsbedingungen**

Arbeitstemperatur	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP 67/69K

**Foto**



**Anschlussbild**

